

SOHO IN-WALL ACP



➤ Rozvaděče ACP řady SOHO jsou navrženy pro domácnosti a malé kanceláře. Jako jediné v nabídce Conteg se instalují přímo do stěny, takže jsou ideálním řešením pro těsné prostory.

HLAVNÍ VÝHODY

- Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
- Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří

ACP-IW-55/53/14



BARVA:

RAL 7035

Kód	Rozměry skříně (mm)			Vertikální lišty		Horizontální lišty		Vnější rozměry včetně balení (mm)			Celková hmotnost (kg)
	V	Š	H	U *	UD **	U *	UD **	V	Š	H	
ACP-IW-55/53/14	550	530	140	4	90	2	300	630	595	170	12

* Délka lišt v jednotkách U

** Max. hloubka instalovaného zařízení v mm

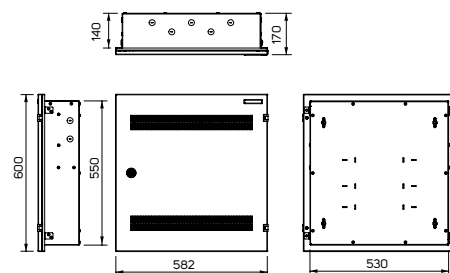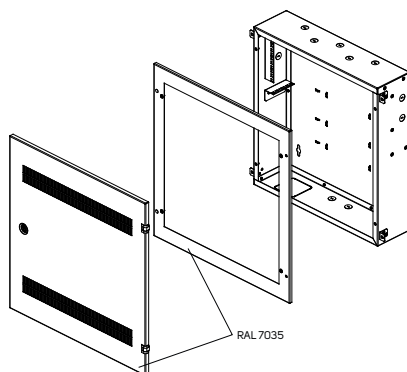

POPIS:

Rozměry

- Výška: 550 mm
- Šířka: 530 mm
- Hloubka: 140 mm

Konstrukce

- Pozinkovaná skříň z 1,25mm, 1,5mm a 2mm plechu

Barvy

- Standardní RAL 7035

Nosnost

- 20 kg

Přední dveře

- Úhel otevření dveří 180°
- Perforované dveře pro efektivnější ventilaci se zámekem

Kabelové vstupy

- Vylamovací otvor pro vnitřní elektrickou zásuvku ve spodní části
- Několik vylamovacích otvorů 22,6 mm na všech bocích skříně
- Úchytky pro pásky na stažení kabelů na zadní straně skříně

STANDARDNÍ KONFIGURACE:

- 1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
- 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
- Plechové perforované dveře se zámekem

Poznámka: Všechny rozměry v mm

www.conteg.com



CONTEG, spol. s r.o.

Centrála společnosti:

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: +420 261 219 182
conteg@conteg.cz
www.conteg.cz

Výrobní závod:

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Česká republika
Tel.: +420 565 300 300

Místní pobočky/kanceláře:

Rakousko/Německo/Švýcarsko:	+420 261 219 182
Benelux:	+31 76 5420 709
Jihovýchodní Evropa:	+49 172 8484 346
Finsko:	+358 50 414 1257
Francie/Itálie/Maghreb:	+33 1 60 04 55 90
Střední východ:	+971 55 508 3241
Rusko/CIS:	+7 495 967 3840
Saúdská Arábie:	+966 54 000 2341

CONTEG